

GEMÜ 1010 Handhebel

für GEMÜ 650

Handhebel für Probenahme für GEMÜ 650, Antriebsgröße 0T1, nur ab Werk aufgebaut.

Vorteile

- Schnelle, unkomplizierte Probenahme
- Definierte Schließkraft über die Feder, die die Lebensdauer der Membran deutlich erhöht

Totmann-Ausführung

- Das Ventil ist zu, sobald der Hebel losgelassen wird

Schnellschalteinrichtung mit Arretierung

- Offenhaltefunktion zur Autoklavierung des gesamten Ventils
- Verhindert unbeabsichtigte Hebelbetätigung durch Federstecker



GEMÜ 1010



GEMÜ 650



Maße [mm]

Totmann-Ausführung

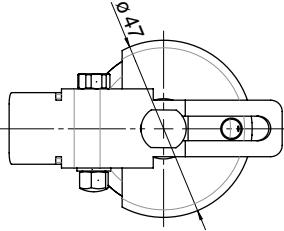
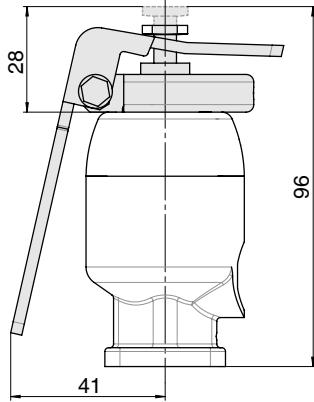


Schnellschalteinrichtung mit Arretierung

Zuhaltefunktion

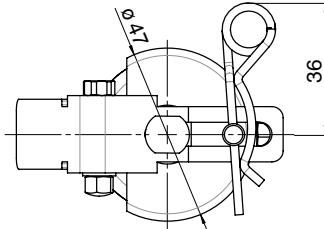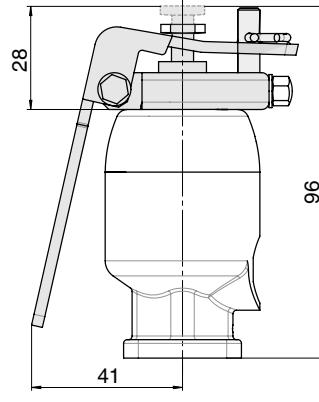

Offenhaltefunktion

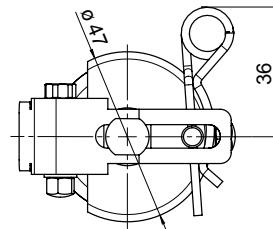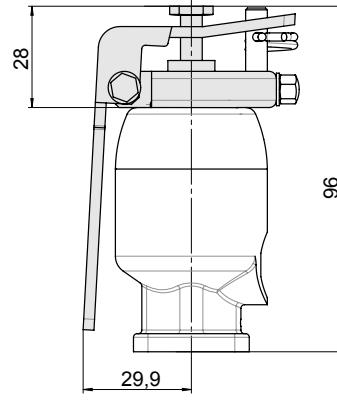

Bestell-Code 1010 000Z 05 01 070 TM

Bestell-Code 1010 000Z 05 01 070 SA

Hinweis

Der Handhebel GEMÜ 1010 kann nur zusammen mit dem Membranventil GEMÜ 650 (Membrangröße 8, Steuerfunktion 1, Antriebsgröße 0T1) nur ab Werk bestellt werden.

Die Bestelloptionen und die technischen Daten für GEMÜ 650 mit Antriebsgröße 0T1 entnehmen Sie dem aktuellen Datenblatt. Geben Sie bitte beide Bestell-Codes (für GEMÜ 650 und GEMÜ 1010) bei der Bestellung an.

Achtung: Für andere Ausführungen des Membranventils GEMÜ 650 ist der Handhebel nicht verfügbar.

Der Kunststoffüberzug des Handhebels ist nicht autoklavierbar, kann im Bedarfsfall jedoch entfernt werden.