

GEMÜ 1041 Ausgleichs-/ Montageplatte

für Kunststoff-Membranventile, DN 12 - 65

für GEMÜ 610, 617, R629, R639, R647, R649, R677 und R690

Variante 05 (88058183) - Ausgleichsplatte, PP (glasfaserverstärkt)


Montage auf planer Fläche, so dass die Armaturenverschraubung der Rohrleitung ungehindert bedienbar ist. Niveaueausgleich zwischen DN 15 - 32 zu der Rohrmitte der Körper DN 32 - 65, wenn diese direkt und ohne Ausgleichsplatte montiert sind. Bestellcode 1041 000 Z05

Variante 06 (88058184) - Ausgleichsplatte, PP (glasfaserverstärkt)


Niveaueausgleich zwischen DN 15 - 32 zu der Rohrmitte der Körper DN 32 - 65, wenn diese mit Ausgleichsplatte GEMÜ 1041 000 Z07 versehen sind. Bestellcode 1041 000 Z06

Variante 07 (88058185) - Ausgleichsplatte, PP (glasfaserverstärkt)

Montage auf planer Fläche, so dass die Armaturenverschraubung der Rohrleitung ungehindert bedienbar ist. Niveaueausgleich zwischen DN 40 - 65 zu der Rohrmitte der Körper DN 15 - 32, wenn diese mit Ausgleichsplatte GEMÜ 1041 000 Z06 versehen sind und Niveaueausgleich zwischen GEMÜ R690 (DN 40 - 65) zu der Rohrmitte des Körpers GEMÜ R690 (DN 80) und GEMÜ 690 (DN 65 - 80). Bestellcode 1041 000 Z07

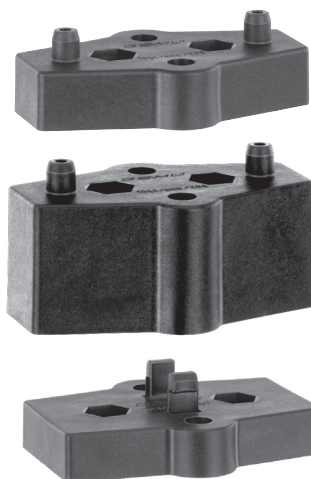


Maße 05 [mm]

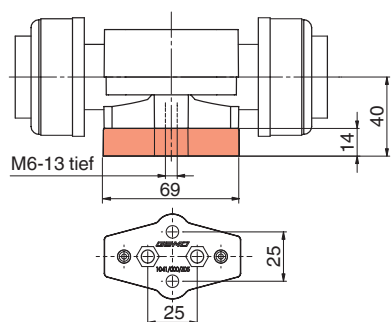


GEMÜ R647	DN 15 - 32	DN 40 - 50
	DN 15 - 32	DN 40 - 65

Maße 06 [mm]

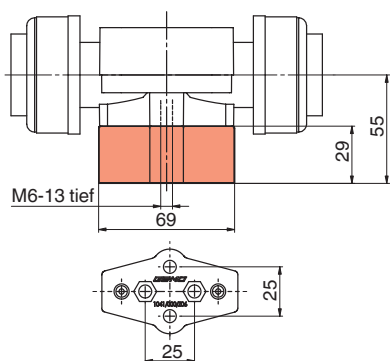

GEMÜ R647	DN 15 - 32	DN 40 - 50
	DN 15 - 32	DN 40 - 65


Maße GEMÜ 07 [mm]

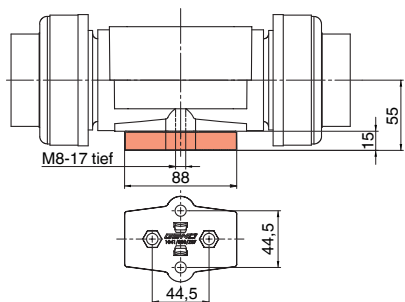


GEMÜ R647	DN 15 - 32	DN 40 - 50
	DN 15 - 32	DN 40 - 65

Variante 02 (88028455) - Montageplatte, PP (glasfaserverstärkt)

Montageplatte für PP/PVC für GEMÜ 610, 617, 613, R629 und R639 in Membrangröße 10.
Für Ventilkörperwerkstoff PP und PVC.

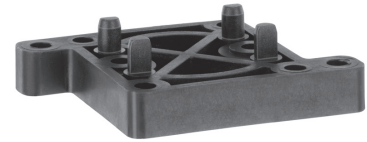**Variante 03 (88035828) - Montageplatte, PP (glasfaserverstärkt)**

Montage auf planer Fläche, so dass die Armaturenverschraubung der Rohrleitung ungehindert bedienbar ist. Niveaueausgleich zwischen DN 15 - 25 zu den Geometrien der Körper DN 32 - 50, wenn diese direkt und ohne Montageplatte montiert sind. Bestellcode 1041 000 Z03
Für R690, R677, R647, R629, R639, R649 (MG 20, DN 15 - 25)

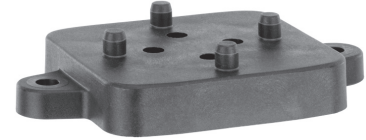**Variante 08 (88069020) - Montageplatte, PVDF**


Montageplatte für GEMÜ 610 und 617, DN 15, MG 10.

**Variante 09 (88069012) - Montageplatte, PVDF**


Montageplatte für GEMÜ 610 und 617 für Anschlussarten Code 1.

**Variante 10 (88541092) - Montageplatte, PVDF**


Montageplatte für GEMÜ R629, R639, DN15, MG10.

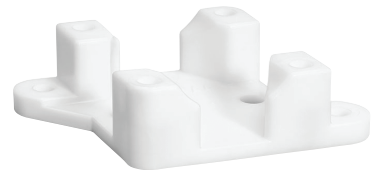


Maße 02 [mm]

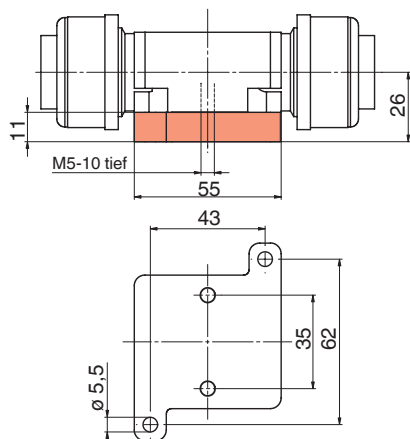


Maße 03 [mm]

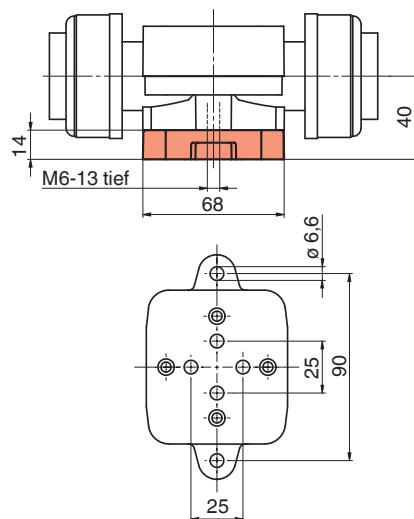


Maße 08 [mm]

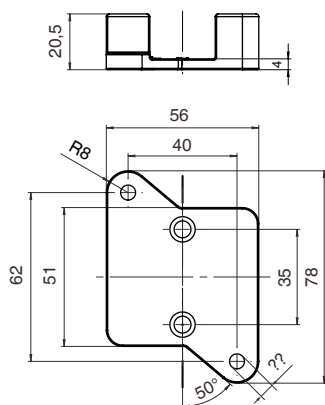

Maße 09 [mm]

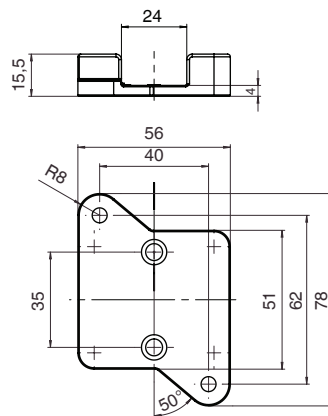

Maße 10 [mm]

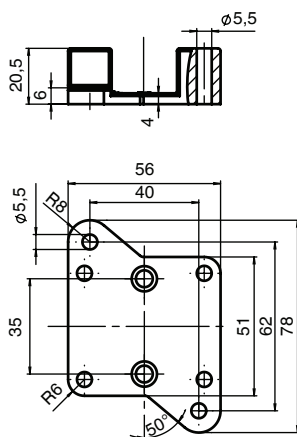

Weiteres Zubehör und andere Produkte siehe Erzeugnisprogramm und Preisliste.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GEMÜ® UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

