

GEMÜ 2022**Abluftdrossel****Beschreibung**

GEMÜ 2022 ist eine Abluftdrossel aus Metall und/oder Kunststoff. Verschiedene Anschlussausführungen und Bauformen verfügbar.

Verfügbarkeit

		Anschlussgröße Anschluss 1								
Anschlussart Anschluss 1		4 mm	6 mm	8 mm	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"	M5	
	Code	04	06	08	12	14	18	38	M5	
Innengewinde G	A1	-	-	-	X	X	X	X	X	
Außengewinde G	A2	-	-	-	X	X	X	X	X	
Innengewinde R	A3	-	-	-	X	X	X	X	X	
Außengewinde R	A4	-	-	-	X	X	X	X	X	
Innengewinde metrisch	A5	-	-	-	X	X	X	X	X	
Außengewinde metrisch	A6	-	-	-	X	X	X	X	X	
Steckanschluss	B1	X	X	X	-	-	-	-	-	
Stecknippel	B2	X	X	X		-	-	-	-	
Schnellverschraubung	C1	-	-	-	X	X	X	X	X	

		Anschlussgröße Anschluss 2								
Anschlussart Anschluss 2		ohne	4 mm	6 mm	8 mm	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"	M5
	Code	00	04	06	08	12	14	18	38	M5
Innengewinde G	A1	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Außengewinde G	A2	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Innengewinde R	A3	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Außengewinde R	A4	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Innengewinde metrisch	A5	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Außengewinde metrisch	A6	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Steckanschluss	B1	-	X	X	X	-	-	-	-	-
Stecknippel	B2	-	X	X	X		-	-	-	-
Schnellverschraubung	C1	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Schalldämpfer	D1	X				X	X	X	X	X

Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Übersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfügbarkeit prüfen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Bestellcodes

1 Typ	Code
Zu-/Abluftdrossel	2022

2 Zubehör	Code
Zubehör	000Z

3 Anschlussart Anschluss 1	Code
Innengewinde G	A1
Außengewinde G	A2
Innengewinde R	A3
Außengewinde R	A4
Innengewinde metrisch	A5
Außengewinde metrisch	A6
Steckanschluss	B1
Stecknippel	B2
Schnellverschraubung	C1
Schalldämpfer	D1

4 Anschlussgröße Anschluss 1	Code
4 mm Schlauch	04
6 mm Schlauch	06
8 mm Schlauch	08
1/2	12
1/4	14
1/8	18
3/8"	38
M5	M5

5 Werkstoff	Code
Kunststoff	K0
Metall	M0
Metall/Kunststoff	MK

6 Dichtwerkstoff	Code
ohne	00
NBR	2

7 Anschlussart Anschluss 2	Code
Innengewinde G	A1
Außengewinde G	A2

7 Anschlussart Anschluss 2	Code
Innengewinde R	A3
Außengewinde R	A4
Innengewinde metrisch	A5
Außengewinde metrisch	A6
Steckanschluss	B1
Stecknippel	B2
Schnellverschraubung	C1
Schalldämpfer	D1

8 Anschlussgröße Anschluss 2	Code
ohne	00
4 mm Schlauch	04
6 mm Schlauch	06
8 mm Schlauch	08
1/2	12
1/4	14
1/8	18
3/8"	38
M5	M5

9 Funktion	Code
Drossel-Rückschlagventil Abluft, gewinkelt, mit Schlitzschraube	AW1
Drossel-Rückschlagventil Abluft, gewinkelt, mit Rändelschraube	AW2
Drossel-Rückschlagventil Zuluft, gewinkelt, mit Schlitzschraube	BW1
Drossel-Rückschlagventil Zuluft, gewinkelt, mit Rändelschraube	BW2
Drosselventil ohne Rückschlagfunktion, gerade, mit Innensechskant	CG3
Drosselventil ohne Rückschlagfunktion, gewinkelt, mit Schlitzschraube	CW1
Doppel-Drossel-Rückschlagventil, gewinkelt, mit Schlitzschraube	DW1
Doppel-Drossel-Rückschlagventil, gewinkelt, mit Rändelschraube	DW2
Manueller 3/2-Wege Kugelhahn, gerade	EG1


Bestellbeispiel

Bestelloption	Code	Beschreibung
1 Typ	2022	Zu-/Abluftdrossel
2 Zubehör	000Z	Zubehör
3 Anschlussart Anschluss 1	A2	Außengewinde G
4 Anschlussgröße Anschluss 1	M5	M5
5 Werkstoff	K0	Kunststoff
6 Dichtwerkstoff	00	ohne
7 Anschlussart Anschluss 2	D1	Schalldämpfer

Bestelldaten

Bestelloption	Code	Beschreibung
8 Anschlussgröße Anschluss 2	00	ohne
9	CG3	Drosselventil ohne Rückschlagfunktion, gerade, mit Innensechskant

Schaltbild

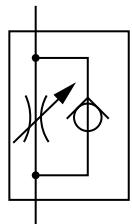



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de
www.gemu-group.com